


base de conexão VABM-B10-20S-N14-9

Código da peça: 576436

FESTO

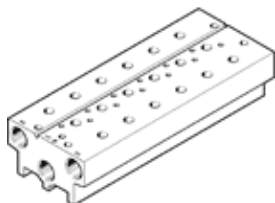

Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	22 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	9
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	1,012 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	1/4 NPT
Conexão pneumática 3	1/4 NPT
Conexão pneumática 5	1/4 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio