


# redução EMGC-60-P-G4-SEC-67

Código da peça: 8000613  
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2026. Produto alternativo no Support Portal..

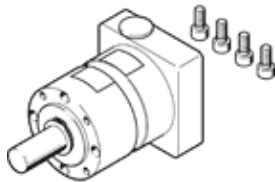

## Ficha técnica

| Característica                        | Valor                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Tamanho do flange da redução          | 60 mm                             |
| Tamanho do flange do motor            | 67 mm                             |
| Folga de torção                       | 0,5 deg                           |
| Tipo de engrenagem                    | Conjunto de engrenagem planetária |
| Relação de transmissão                | 4:1                               |
| Máx. velocidade de acionamento        | 6.000 1/min                       |
| Temperatura operacional da engrenagem | -20 ... 90 °C                     |
| Conformidade LABS                     | VDMA24364-Zona III                |
| Classe de proteção                    | IP54                              |
| Torque contínuo de saída              | 26 Nm                             |
| Momento de inércia do câmbio          | 0,34 kgcm <sup>2</sup>            |
| Máx. torque de saída                  | 44 Nm                             |
| Máx. eficiência                       | 94 %                              |
| Resistência à torção                  | 2,4 Nm/arcmin                     |
| Peso do produto                       | 900 g                             |
| Código de interface, saída do motor   | 60H                               |
| Código da interface do motor in       | 67A                               |
| Observações sobre material            | Conforme RoHS                     |