


# Kit axial EAMM-A-E48-67A

Cod: 1454248

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.

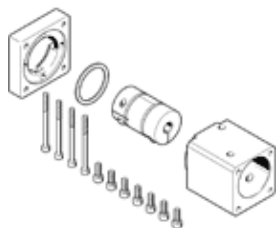

## Fisa tehnica

| Caracteristica                 | valoare       |
|--------------------------------|---------------|
| pozitie instalare              | Oricare       |
| Temperatura de depozitare      | -25 ... 60 °C |
| Umiditatea relativa a aerului  | 0 - 95 %      |
| Tip de protectie               | IP40          |
| Temperatura mediului           | -10 ... 60 °C |
| Moment de rotatie transferabil | 21 Nm         |
| Greutate produs                | 900 g         |
| Cod interfata actuator         | E48B          |
| Cod interfata, intrare motor   | 67A           |
| Indicatie material             | conform RoHS  |