


Drosel cu supapa de sens GRLA-1/4-NPT-RS-B

Cod: 151550

FESTO

pentru controlul debitului de iesire, cu racord pivotant
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

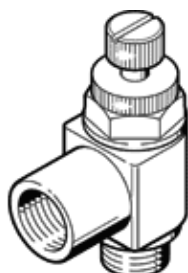

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	Funcție control debit unidirectional pentru evacuare aer
racord pneumatic 1	NPT1/4-18
racord pneumatic 2	NPT1/4-18
elemente de reglare	surub randalinat
tip fixare	insurubabil
presiune de operare	0,3 ... 10 bar
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
mediu de operare	aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm
temperatura mediului	-10 ... 60 °C