


Distribuitor QSYTF-3/8-3/8-U

Cod: 190836

FESTO

unghi de rotatie de 360°, filet exterior si interior cu hexagon exterior.

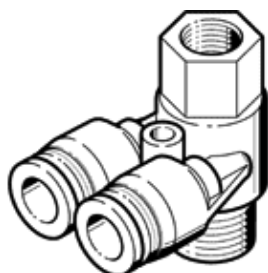

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
Deschidere nominala	5,3 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	acoperire
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
Marimea legaturii	1
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Clasificare maritima	vezi certificatul
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	74,5 g
Numar iesiri	2
Numar linii de alimentare	1
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior 3/8 NPT Filet interior 3/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 3/8"
Culoarea inelului de slabire	gri
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	PBT
Materialul surubului tubular	Alama nichelata
Materialul inelului de eliberare	POM
Materialul etanșării furtunului	NBR
Materialul sistemului de retinere al tubului	otel inoxidabil aliaj inalt