


Unitate preparare FRCS-1-D-5M-DI-MAXI

Cod: 194986

FESTO

Combinatie de filtru/regulator si ungator din seria S, cu cap de reglare blocabil.

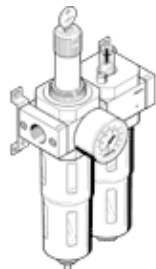

Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| marime de fabricatie | Maxi |
| serie | D |
| siguranta de actionare | buton rotativ cu inzavorare |
| pozitie instalare | vertical +/- 5° |
| finetea filtrului | 5 µm |
| evacuare condensat | rotativ manual |
| structura constructiva | filtru - regulator cu manometru ungator proportional standard |
| cantitatea max. de condensat | 43 cm ³ |
| protectie pahar | cos de protectie metalic |
| afisarea presiunii | cu manometru |
| domeniul de reglare a presiunii | 0,5 ... 12 bar |
| presiune de intrare 1 | 1 ... 16 bar |
| histerezis presiune max. | 0,4 bar |
| debit nominal normal | 3.800 l/min |
| mediu de operare | aer comprimat |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C -10 ... 60 °C |
| greutate produs | 2.950 g |
| tip fixare | montare in linie |
| racord pneumatic 1 | G1 |
| racord pneumatic 2 | G1 |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | zinc turnat sub presiune |
| informatii referitoare la material pentru pahar | PC |