


Placa de baza MHA1-PR4-3-M3-PI

Numar piesa: 197223

FESTO

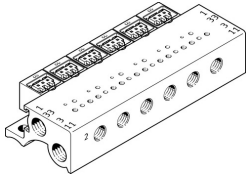

Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Numarul max. de pozitii de ventil | 4 |
| Presiune de lucru | 0 bar...8 bar |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Tip de fixare placa de racordare | cu orificiu de trecere |
| Tip de fixare ventil | cu filet interior |
| Conector pneumatic 1 | M7 |
| Conexiune pneumatica 2 | M3 |
| Conector pneumatic 3 | M7 |
| Materialul placii de racordare | Aliaj de aluminiu forjat |