


# Placa de baza MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB

Numar piesa: 197248

FESTO

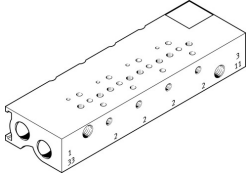

## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Numarul max. de pozitii de ventil	4
Presiune de lucru	0 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	0 °C...40 °C
Tip de fixare ventil	cu filet interior
Conector pneumatic 1	M5
Conexiune pneumatica 2	M3
Conector pneumatic 3	M5
Materialul placii de racordare	Aliaj de aluminiu forjat