


# Bloc de alimentare CACN-3A-1-5

Cod: 2247681

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

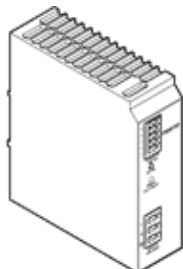

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	40 mm
Inaltime	130 mm
Lungime	115 mm
pozitie instalare	Convectie libera
Alimentare primara	monofazic
curent intrare	0,9 - 1,65 A
Tensiune nominala la iesire DC	24 V
Curent nominal la iesire	5 A
gama de tensiune la intrare AC	100 ... 240 V
rezerva in caz de cadere a retelei	110 ms
Frecventa de retea	45 ... 65 Hz
Aprobare	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-40 ... 85 °C
Umiditatea relativa a aerului	95 %
Tip de protectie	IP20
Temperatura mediului	-25 ... 70 °C
Greutate produs	600 g
tip fixare	cu sina tip omega
Indicatie material	conform RoHS