


Sina de senzori DASP-F5-50- -A-SR

Cod: 2749270

FESTO

adecvat pentru cilindrul articulat DFAW.

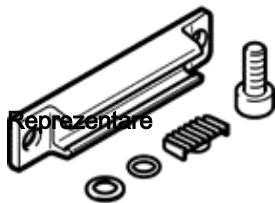

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	50
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	sina senzori
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim	2,9 Nm
greutatea de baza la 0 mm cursa	8,4 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	1,4 g
tip fixare	cu orificiu si surub
Materialul profilului	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul suruburilor	otel aliaj inalt