 



# Distribuitor cu comanda electrica MZH-5/3E-1,5-L-LED

Cod: 30223

FESTO

Micro-Pneumatic, cu bobina si actionare manuala suplimentara, fara conector electric.

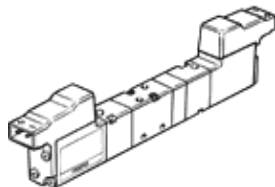

## Fisa tehnica

| Caracteristica                                     | valoare                              |
|--|--------------------------------------|
| functiune de ventil                                | 5/3 exhaustat                        |
| debit nominal normal                               | 40 l/min                             |
| presiune de operare                                | 2 ... 7 bar                          |
| structura constructiva                             | sertar cu piston                     |
| tip de protectie                                   | IP40<br>cu priza de contact          |
| deschidere nominala                                | 1,5 mm                               |
| tip de comanda                                     | pilotat                              |
| durata de deconectare                              | 30 ms                                |
| durata de conectare                                | 5 ms                                 |
| durata de anclansare                               | 100%                                 |
| caracteristica bobina                              | 24V DC: 0,55W                        |
| mediu de operare                                   | aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat |
| temperatura mediului                               | -5 ... 50 °C<br>-5 ... 50 °C         |
| greutate produs                                    | 50 g                                 |
| tip fixare   | cu gaura de trecere                  |
| racord pneumatic 1                                 | placa de conectare<br>modul baterie  |
| racord pneumatic 2                                 | placa de conectare<br>modul baterie  |
| racord pneumatic 3                                 | placa de conectare<br>modul baterie  |
| racord pneumatic 4                                 | modul baterie                        |
| racord pneumatic 5                                 | modul baterie                        |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR                                  |
| informatii referitoare la material pentru carcasa  | aluminu turnat sub presiune          |