


# Placa de baza MHA2-PR4-5-M5

Numar piesa: 525128

FESTO

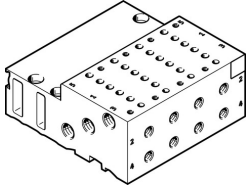

## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Numarul max. de pozitii de ventil	4
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	340 g
Tip de fixare placa de racordare	cu orificiu de trecere cu sina omega
Tip de fixare ventil	cu filet interior
Conector pneumatic 1	M7
Conexiune pneumatica 2	M5
Conector pneumatic 3	M7
Conexiune pneumatica 4	M5
Conexiune pneumatica 5	M7
Materialul placii de racordare	Aliaj de aluminiu forjat