 



Senzor de proximitate SMT-10F-PS-24V-K2,5L-OE

Cod: 525915

FESTO

electric, fara contact, PNP, pentru actionari cu canale de 10 mm
pentru senzori, montare de sus, cu cablu.

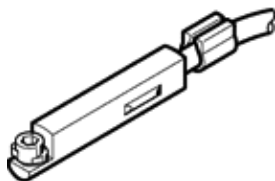

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
design	pentru canelura rotunda
aprobare	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
indicatie material	Fara cupru si PTFE
temperatura mediului	-20 ... 60 °C
iesire de comutare	PNP
functiune de element de comutare	inchizator
reproductibilitatea valorii de comutare	+/- 0,1 mm
durata de anclansare	<= 0,33 ms
durata de deconectare	0,3 ms
putere de comutare max. DC	6 W
cadere de tensiune	2 V
curent rezidual	0,06 mA
rezistenta la scurt-circuit	da
Domeniul tensiunilor de operare DC	5 ... 30 V
protectie contra inversarii polaritatii	pentru toate racordurile electrice
racord electric	cablu cu 3 fire
racordare pe directia evacuarii	pe lungime
lungimea cablului	2,5 m
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PUR
tip fixare	utilizabil prins cu clama in canelura rotunda
cuplu de pornire	0,2 Nm
greutate produs	15 g
informatii referitoare la material pentru carcasa	PA
afisarea starii de comutare	LED galben
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 60 °C
tip de protectie	IP65 IP67