 



# Supapa de suprapresiune MS4N-DE-1/4-V230-Z

Cod: 532009

FESTO

electric, pentru creșterea lentă a presiunii, direcția debitului de tranziție de la dreapta la stânga.

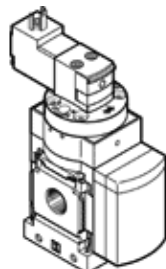

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
funcțiune de evacuare a aerului	droselizabil
tip de acționare	electric
poziție instalare	oricare
acționare manuală auxiliară	cu oprire cu împingere
structura constructivă	scaunul pistonului
tip de revenire	arcuri mecanice
tip de comandă	pilotat
alimentare cu aer pilot	extern
direcția de curgere	nu este reversibil
funcțiune de ventil	2/2
afisarea poziției de comutare	cu accesorii
presiune de operare	4 ... 14 bar
valoare b	0,45
valoare C	9,6 l/sbar
debit nominal normal	2.000 l/min
caracteristica bobina	230V AC
clasa de rezistență la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
greutate produs	263 g
racord electric	design C
tip fixare	cu accesorii la alegere: montare în linie
racord pneumatic 1	NPT1/4-18
racord pneumatic 2	NPT1/4-18
indicație material	Fără cupru și PTFE
informații referitoare la material pentru etansări	NBR
informații referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune