


# Actionare oscilanta DRQD-16-180-YSRJ-A-AR-FW

Cod: 540455

FESTO

pentru sesizare pozitie, cu amortizor de soc reglabil si transmisie prin roti dintate. Alimentare aer comprimat pe dreapta.

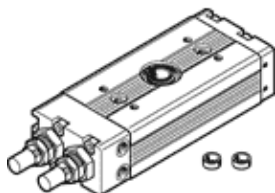

## Fisa tehnica

| Caracteristica  | valoare   |
|---|---|
| marime de fabricatie  | 16  |
| domeniu de reglare a unghiului de oscilatie                   | -20 ... 6 deg   |
| unghi de oscilatie  | 0 ... 180 deg   |
| amortizare  | amortizor, caracteristica dura, ajustabil               |
| pozitie instalare   | oricare   |
| structura constructiva  | cremaliera/pinion                                       |
| recunoasterea pozitiei  | pentru senzor de proximitate                            |
| presiune de operare   | 2 ... 10 bar  |
| frecventa max. de oscilatie la 6 bar                          | 1,8 Hz  |
| modul de functionare  | cu actiune dubla  |
| mediu de operare  | aer comprimat filtrat                                   |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK                          | 1   |
| temperatura mediului  | -10 ... 60 °C   |
| moment de rotatie la 6 bar                                    | 1,6 Nm  |
| tip fixare  | cu gaura de trecere<br>cu filet interior<br>la alegere: |
| racord pneumatic  | M5  |
| indicatie material  | Fara cupru si PTFE                                      |
| informatii referitoare la material pentru arbore de actionare | Otel imbunatatit  |
| informatii referitoare la material pentru capac               | aluminiu  |
| informatii referitoare la material pentru etansari            | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| informatii referitoare la material pentru carcasa             | aluminiu  |