


Kit paralel EAMM-U-D60-52B

Cod: 543167

FESTO

pentru actionari electrice.

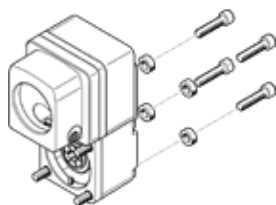

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	63
pozitie instalare	oricare
numarul max. de turatii	4.000 1/min
temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
tip de protectie	IP40
temperatura mediului	0 ... 50 °C
momentul de inertie a masei	70,5 kgmm ²
moment de actionare gol	0,3 Nm
moment de rotatie transferabil	5,5 Nm
greutate produs	1.530 g
indicatie material	contine substante cu LABS