


Conector NECC-L1G4-C1

Cod: 553858

FESTO

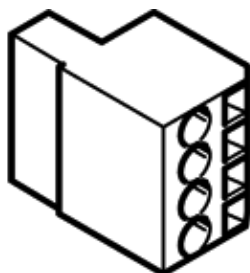

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniul tensiunilor de operare AC	300 V
Capacitatea curent de sarcina	10 A
Sectiune transversala racord	0,2 ... 2,5 mm ²
Temperatura mediului	-25 ... 100 °C
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Materialul carcasei	PBT