


**Conector**  
**NECC-L1G18-C1**  
Cod: 553861

**FESTO**

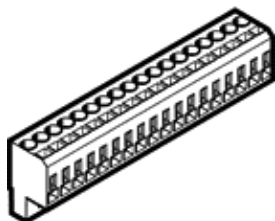

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniul tensiunilor de operare AC	300 V
Capacitatea curent de sarcina	10 A
Sectiune transversala racord	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura mediului	-25 ... 100 °C
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Materialul carcasei	PBT