


# Ventil cu actionare manuala VHEM-PA-B52-G18

Cod: 558420

FESTO

Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.

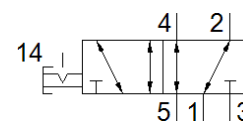

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	5/2 bistabil
tip de actionare	manual
Latime	20 mm
Debit nominal	500 l/min
presiune de operare	-0,95 ... 10 bar
Structura constructiva	Sertar cu piston
Deschidere nominala	4 mm
Instructiuni de utilizare	numai actionat manual
Tip de comanda	direct
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Rezistenta la vibratii	Test operational la nivel de severitate 1 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la soc	Testare la soc cu nivel 1 in conformitate cu FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
forta de actionare	17 N
Forta de deblocare	48 N
Greutate produs	194 g
tip fixare	la alegere: Montare pe panou frontal cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conexiune pneumatica 3	G1/8
Conexiune pneumatica 4	G1/8
Conexiune pneumatica 5	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat