


# Bara de racordare VABM-L1-10AW-M7-8

Numar piesa: 566552

FESTO

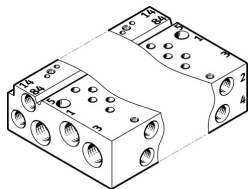

## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	10.5 mm
Numarul max. de pozitii de ventil	16
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Autorizare	RCM Mark c UL us - recunoscut (OL)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplu de strangere max., montare pe sina omega	1.5 Nm
Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului	0.45 Nm
Cuplu max. de strangere pentru montare pe perete	1.5 Nm
Greutate produs	168 g
Conexiune aer de control 12/14	M5
Conexiune aer evacuat de comanda 82/84	M5
Conector pneumatic 1	M7
Conexiune pneumatica 2	M5
Conector pneumatic 3	M7
Conexiune pneumatica 4	M5
Conexiune pneumatica 5	M7
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat