


# Conductor de legatura NEBS-L2G4-K-5-LE4

Cod: 570919

FESTO

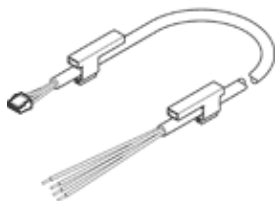

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Caracteristica cablu	standard
Conditii de test ale cablului	Fora de indoire conform standardelor Festo, conditii de test la cerere. Testare conditii la cerere
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
rezistenta la tensiune	0,8 kV
sarcina de curent acceptabila la 40°C	1 A
grad de contaminare	2
tip de protectie	IP40
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 60 °C
temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Conexiune electrica 1	Priza, model rectangular L2, 4-pin
Conexiune electrica 2	Capat deschis, 4 fire
structura cablului	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
diametrul cablului	4,1 mm
lungimea cablului	5 m
sectiunea transversala a conductorului	0,14 mm <sup>2</sup>
codul de culori pentru izolatia conductorilor	albastru maro negru alb
culoare invelis cablu	gri
indicatie material	Fara cupru si PFTE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	PBT
informatia referitoare la materialul mantalei izolatoare	PP
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PVC