


# Bloc de racordare VABM-B10-25S-N38-7-P3

Cod: 8026311

FESTO

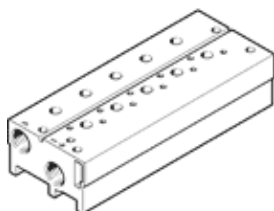

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	27,5 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de pozitii de ventile	7
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	964 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	3/8 NPT
Conexiune pneumatica 3	3/8 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat