


# Bloc racordare VABM-B10-30E-N34-10-P3

Numar piesa: 8026412

FESTO

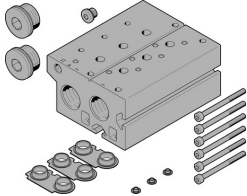

## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	32 mm
Pozitie de instalare	orice
Numarul max. de pozitii de ventil	10
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	4747 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conexiune aer de control 12	1/8 NPT
Conector pneumatic 1	3/4 NPT
Conector pneumatic 3	3/4 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat