

Cilindru rotund DGS-12-50-P-A

 

Cod: 9312

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Cu inele elastice la capetele de cursa.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

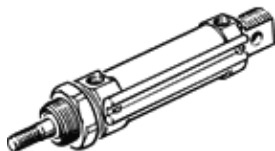

Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| cursa | 50 mm |
| diametru piston | 12 mm |
| amortizare | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete |
| recunoasterea pozitiei | pentru senzor de proximitate |
| variante | tija de piston unilaterala |
| presiune de operare | 1 ... 10 bar |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii) |