

Y-образное соединение с цанговым зажимом QSY-12H

№ изделия: 130632

★ Стандартный диапазон продукции

со вставной втулкой.

FESTO

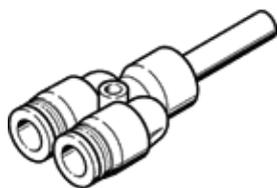


Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	7,3 mm
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	10
Структура проекта	Возвратно-поступательный принцип
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 14 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Вес продукта	34 g
Кол-во выходов	2
Кол-во линий питания	1
Пневматическое присоединение, питание	Быстроразъемное соединение QS-12
Пневматическое присоединение, выход	für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Цвет отпускающего кольца	голубой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	PBT
Данные о материале, стопорное кольцо	POM
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Данные о материале, зажимающий элемент	Легированная сталь, нержавеющая