

# Штуцер с цанговым соединением QSM-B-M7-4-I-20


№ изделия: 130912

Продукт будет снят с производства

[наружная резьба с внутренним шестигранником](#)

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO

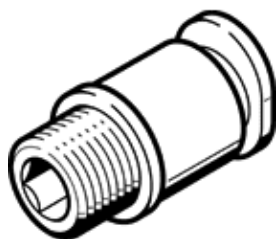

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Mini
Условный проход	2,3 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	20
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Макс. момент затяжки	2 Nm
Вес продукта	6 g
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба M7
Пневматическое подключение, канал 2	для шлангов, наружный диаметр 4 мм
Цвет отпусающего кольца	голубой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	Латунь Никелирование
Данные о материале, стопорное кольцо	POM
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Данные о материале, зажимающий элемент	Легированная сталь, нержавеющая