


# Цанговое соединение NPQP-D-Q10-S12

№ изделия: 132594

FESTO

Снимается с производства, доступен до 2013 года.

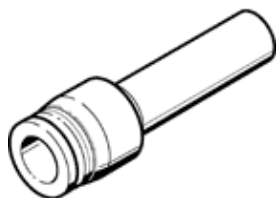

## Таблица данных

| Характеристика                                | Значение  |
|---|---|
| Размер  | Стандарт  |
| Условный проход                               | 6,3 mm  |
| Структура проекта                             | Возвратно-поступательный принцип  |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 10 bar  |
| Рабочая среда                                 | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Примечание по рабочей среде                   | Возможна работа со смазкой  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC      | 4   |
| Температура окружающей среды                  | -20 ... 60 °C   |
| Вес продукта                                  | 7,9 g   |
| Пневматическое подключение, канал 1           | Быстроразъемное соединение QS-12  |
| Пневматическое подключение, канал 2           | для шлангов, наружный диаметр 10 mm   |
| Замечания по материалу                        | Содержит PWIS вещества<br>Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, корпус                | PP  |
| Данные о материале, зажимающий элемент        | Легированная сталь, нержавеющая   |