


# Cartridge QSPLLKG20-3/8-U

№ изделия: 132867

FESTO

С цанговым фитингом, угловой, удлиненный

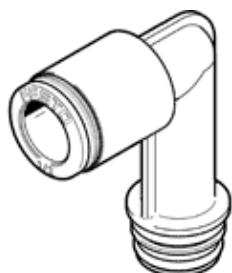

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	5,7 mm
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	10
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Морская классификация	см. сертификат
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Вес продукта	15 g
Пневматическое подключение, канал 1	QSP...20
Пневматическое подключение, канал 2	для шлангов, наружный диаметр 3/8"
Цвет отпускающего кольца	Серый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA с армированием
Материал отпускающего кольца	POM
Материал уплотнения шланга	NBR
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая