


# Дроссель с обратным клапаном GRLA-10-UNF-RS-B

№ изделия: 151575

FESTO

для дросселирования на выхлопе, с поворотным присоединением.  
Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

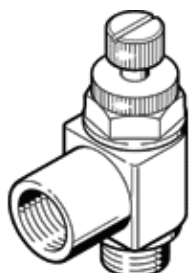

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселя с обратным клапаном для выхлопа
Пневматическое подключение, канал 1	UNF10-32
Пневматическое подключение, канал 2	UNF10-32
Элемент настройки	Рифленный винт
Тип крепления	Резьбовой
Рабочее давление	0,2 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 40 µm Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом, фильтрация 40 µm
Температура среды	-10 ... 60 °C