


# Многополюсная штекерная розетка IMP1-SD-40-0,75

№ изделия: 18322

FESTO

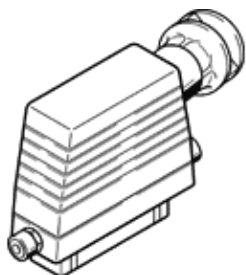

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Допустимый диаметр кабеля	10 ... 19 mm
Положение при сборке	Любое
Диапазон рабочего напряжения AC	$\leq 300$ V
Диапазон рабочего напряжения DC	$\leq 250$ V
Допустимая нагрузка по току	10 A
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-40 ... 125 °C
Вес продукта	325 g
Поперечное сечение терминала	0,75 mm <sup>2</sup>
Электрическое подключение	Розетка разъема 40-пин
Резьбовое подключение кабеля	Pg21
Тип крепления	C зажимами
Информация о материале, корпус	Пластик Отливка из легкого сплава
Информация о материале, разъем	Медный сплав Посеребрен