

Муфта EAMC-B-15-22-4-9

№ изделия: 184262

FESTO

для DGE

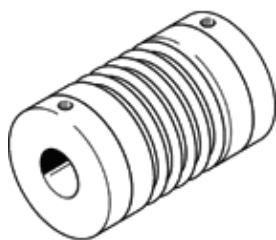


Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	4 mm
Установочный диаметр 2	9 mm
Размер	15
Номинальная длина	22 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	12.000 1/min
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	0,13 kgmm ²
Передаваемый момент	1 Nm
Вес продукта	6 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)