

Плита для блочного монтажа CPE14-PRSEO-2

№ изделия: 187830

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

для распределителей Compact Performance с открытыми PRS-каналами.

Для этого узла должны устанавливаться только штуцеры с G-резьбой.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.

FESTO

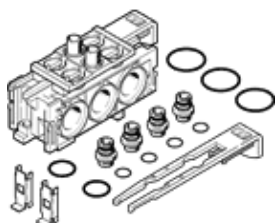


Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. количество распределителей	2
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	85 g
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием с верхней рейкой
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA с армированием