

# Шаровой кран QH-QS-5/32-1/8-NPT-U

№ изделия: 190887

Продукт будет снят с производства


с QS-фитингом

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Этот тип подходит для работы на вакууме.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2016 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO

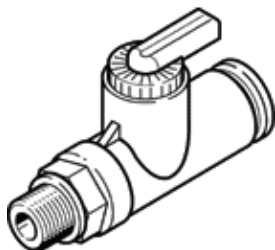

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	Ручное
Тип крепления	Резьбовой
Условный проход	2,5 mm
Рабочее давление	-1 ... 10 bar
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::]
Тип уплотнения	мягкий
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Вес продукта	14,5 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)