

# Обратный клапан NA-1/16-QS-1/4-U

№ изделия: 190943


FESTO

Расход от наружной резьбы к фитингу QS.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Этот тип подходит для работы на вакууме.

Снимается с производства, доступен до 2011 года.

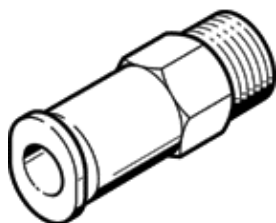

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция прохода только в одном направлении
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1/16-27
Пневматическое подключение, канал 2	QS-1/4
Тип крепления	Резьбовой
Рабочее давление	-1 ... 10 bar
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Информация о материале, корпус	Латунь
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом
Вес продукта	25 g