

Дроссель с обратным клапаном GRLA-10-32-UNF-QS-1/4-U

№ изделия: 192753

FESTO

для дросселирования на выхлопе, с поворотным присоединением.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-США

Снимается с производства, доступен до 2011 года.

 
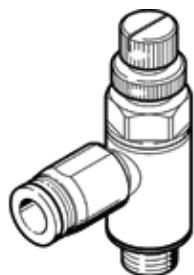


Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Функция распределителя | Функция дросселирования в одном направлении |
| Пневматическое подключение, канал 1 | QS-1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | UNF10-32 |
| Элемент настройки | Рифленный винт |
| Стандартный расход через дроссель | 53 l/min |
| Стандартный расход в направлении обратного клапана | 36 l/min |
| Рабочее давление | 1 ... 9 bar |
| Температура окружающей среды | 0 ... 60 °C |
| Информация о материале, корпус | PBT с армированием |
| Рабочая среда | Сжатый воздух, фильтрованный, без масла Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом |
| Положение при сборке | Любое |
| Температура среды | 0 ... 60 °C |
| Вес продукта | 9,5 g |
| Информация о материале, резьбовая часть | Латунь |
| Данные о материале, стопорное кольцо | POM |