

Клапан регулирования перепада давлений LRLLM-1/16-NPT-QS-1/8-U

№ изделия: 192828

FESTO

Без манометра, с наружной резьбой и фитингом QS.
Эти продукты можно заказать только через Фесто-США
Снимается с производства, доступен до 2011 года.

 
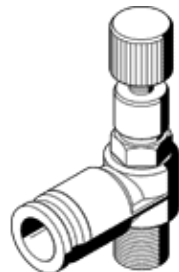


Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция контроллера	Дифференциальное давление, постоянное
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1/16-27
Тип крепления	Резьбовой
Входное давление 1	0 ... 9 bar
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Информация о материале, корпус	PBT с армированием
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	16 g
Информация о материале, резьбовая часть	Латунь