

Плита для блочного монтажа MNA1-P2-2-M3

№ изделия: 197207

FESTO

для стыковых распределителей MNA1-...-HC/TC

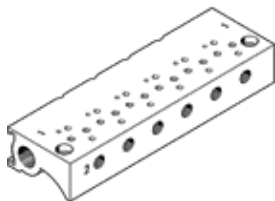


Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. количество распределителей	2
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием
Способ крепления распределителя	с внутренней резьбой
Пневматическое подключение, канал 1	M7
Пневматическое подключение, канал 2	M3
Материал соединительной плиты	Алюминиевый сплав