

Плита для блочного монтажа MHA2-PR4-3-M5-PI-D9

№ изделия: 197466

FESTO

со штекером в основании и многополюсным разъемом, для стыковых распределителей MHA2-....-PI
Снимается, доступен до конца 2007

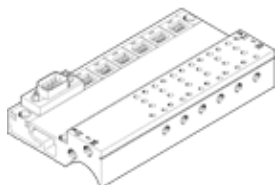


Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. число позиций распределителя	4
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Метод крепления на плите	со сквозным отверстием с верхней рейкой
Метод крепления распределителя	с внутренней резьбой
Пневматические каналы 1/33	M7
Пневматическое соединение, канал 2	M5
Пневматические каналы 3/11	M7
Замечание по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале монтажной плиты	Обработанный алюминиевый сплав