

Цилиндр для фланцевого крепления DFK-10-40-P

№ изделия: 30274

Продукт будет снят с производства

с упругими демпфирующими кольцами в конечных положениях.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO

 
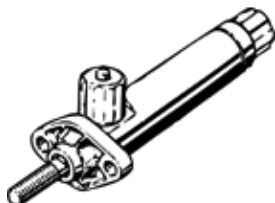


Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Ход | 40 mm |
| Диаметр поршня | 10 mm |
| Демпфирование | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 38 N |