

Круглый цилиндр DGS-25-200-PPV-A

№ изделия: 32443

Продукт будет снят с производства

FESTO

с двусторонним регулируемым демпфированием в конечных положениях.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2016 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

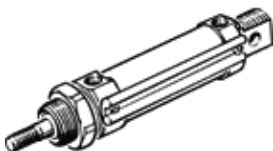


Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	200 mm
Диаметр поршня	25 mm
Демпфирование	PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон
Определение позиции	Для герконов
Варианты	Односторонний шток
Рабочее давление	1 ... 12 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)