


# Осевой набор EAMM-A-V25-42A

№ изделия: 4582608

★ Линейка основной продукции

FESTO

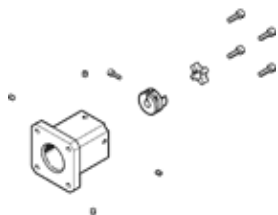

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Номинальная длина	40 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	0,19 kgmm <sup>2</sup>
Передаваемый момент	0,5 Nm
Вес продукта	83 g
Код интерфейса, привод	V25
Код интерфейса, двигатель	42A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)