

Ручной рычаг VAOH-F9-9-H9-A

№ изделия: 4895982

FESTO

for mechanical actuation of ball valves VZBF, closing.

Festo является только поставщиком данного изделия, но не является производителем.

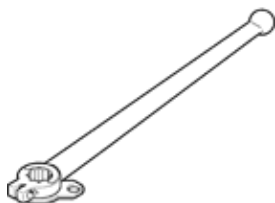


Таблица данных

Характеристика	Значение
Длина	190 mm
Тип управления	Ручное
Положение при сборке	Любое
Ширина между плоскостями	9 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Вес продукта	150 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал рукоятки	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала ручки	1.4301