

Датчик положения SMT-10F-PS-24V-K2,5L-OE

№ изделия: 525915

FESTO

Электрический, бесконтактный, PNP, для приводов с 10-мм щелью под датчик, вставляется сверху, с кабелем.

 
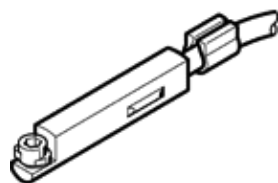


Таблица данных

Характеристика	Значение
Проект	для круглой щели
Авторизация	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Выход переключателя	PNP
Функция переключающего элемента	Нормально разомкнутый контакт
Повторяемость порога переключения	+/- 0,1 mm
Время включения	≤ 0,33 ms
Время выключения	0,3 ms
Макс. характеристика контакта DC	6 W
Падение напряжения	2 V
Остаточный ток	0,06 mA
Защита от короткого замыкания	Да
Диапазон рабочего напряжения DC	5 ... 30 V
Защищен от смены полярности	для всех электрических соединений
Электрическое подключение	Кабель 3-жильный
Направление выхода	аксиальный
Длина кабеля	2,5 m
Информация о материале, оплетка кабеля	PUR
Тип крепления	Вставной Фиксатор для круглой щели
Момент затяжки	0,2 Nm
Вес продукта	15 g
Информация о материале, корпус	PA
Рабочий режим дисплея	Желтый светодиод
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Класс защиты	IP65 IP67