

Модуль разветвления MS6N-FRM-3/8-Z

№ изделия: 531970

FESTO

Направление потока справа налево.

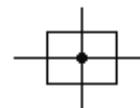
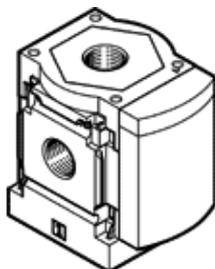


Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Структура проекта	Модуль ответвления
Рабочее давление	0 ... 20 bar
Стандартная номинальная пропускная способность в направлении главного потока 1->2	8.350 l/min
Стандартный номинальный расход, отвод вверх	7.800 l/min
Стандартный номинальный расход, отвод вниз	8.750 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	500 g
Пневматическое подключение, канал 1	NPT3/8-18
Пневматическое подключение, канал 2	NPT3/8-18
Пневматическое подключение, канал 3	NPT1/2-14
Пневматическое присоединение, канал 4	NPT1/2-14
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление