 



# Клапан плавного пуска MS4N-DE-1/4-V110-Z

№ изделия: 532005

FESTO

Электрический, для постепенного повышения давления,  
направление потока: справа налево.

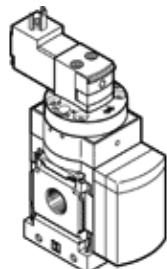

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция быстрого выхлопа	дресселирующий
Тип управления	электрический
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	защелкиваемый Толкающий
Структура проекта	Седло поршня
Тип сброса	механическая пружина
Тип пилотного управления	С пилотным управлением
Питание пилотного каскада	внешний
Направление потока	неревверсивный
Функция распределителя	2/2
Индикатор позиции переключения	с принадлежностями
Рабочее давление	4 ... 14 bar
значение b	0,45
значение C	9,6 l/sbar
Стандартный номинальный расход	2.000 l/min
Характеристики катушки	110V AC
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	263 g
Электрическое подключение	Исполнение C
Тип крепления	с принадлежностями Опция Линейный монтаж
Пневматическое подключение, канал 1	NPT1/4-18
Пневматическое подключение, канал 2	NPT1/4-18
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление