

Y-образное соединение с цанговым зажимом QSY-F-6-4

№ изделия: 533934

FESTO

редуцирование.

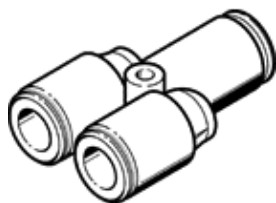


Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	3,5 mm
Структура проекта	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	3
Пищевая безопасность	для декларации производителя
Температура окружающей среды	0 ... 150 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Вес продукта	17,8 g
Пневматическое подключение, канал 1	для шлангов, наружный диаметр 6 мм
Пневматическое подключение, канал 2	для шлангов, наружный диаметр 4 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	Латунь Хромирование и никелирование
Информация о материале, уплотнение резьбы	FPM
Информация о материале, уплотнения шланга	FPM