

Распределитель с электроуправлением МСН-2-1/8

№ изделия: 546041

Продукт будет снят с производства

FESTO

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2018 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

 
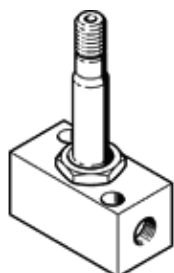


Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	2/2 Н.З., моностабильный
Тип управления	электрический
Ширина	32 mm
Стандартный номинальный расход	300 l/min
Рабочее давление	0 ... 7 bar
Тип конструкции	Тарельчатое седло
Тип сброса	механическая пружина
Класс защиты	IP65
Условный проход	4 mm
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	Нет
Тип пилотного управления	прямой
Направление потока	реверсивный
Время выключения	20 ms
Время включения	18 ms
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 40 °C
Вес продукта	335 g
Электрическое подключение	Разъем
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминий Анодированный