

Параллельный набор EAMM-U-A22-55A

№ изделия: 559786

FESTO

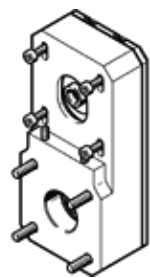


Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	22
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	4.000 1/min
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Массовый момент инерции	9,63 kgmm ²
Движущий момент на холостом ходу	0,1 Nm
Передаваемый момент	3 Nm
Вес продукта	410 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)