


# Коллектор VABM-L1-14W-G14-3

№ изделия: 566643

★ Линейка основной продукции

FESTO

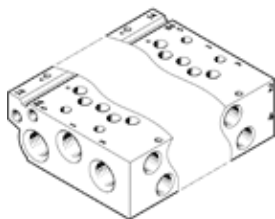

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	16 mm
Макс. количество распределителей	16
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Авторизация	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. момент затяжки, монтаж на H-рейке	1,5 Nm
Макс. момент затяжки, установка распределителя	0,65 Nm
Макс. Момент затяжки, монтаж на стене	3 Nm
Вес продукта	306 g
Подвод пилотного воздуха 12/14	M5
Выхлоп пилота, канал 82/84	M5
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/8
Пневматическое присоединение, канал 5	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав