

Трехмерный порталный привод DHSR-4-EGC80TB-EGC80TB-DGSL16

№ изделия: 574547

FESTO

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче.
Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».

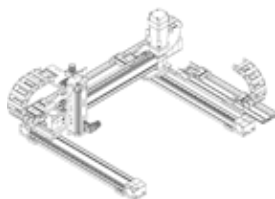


Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	трехмерный порталный привод 4
Эффективная нагрузка	0 ... 4 kg
Привод, Z координата	DGSL-16
Система приводов, Z координата	Пневматический
Ход, Z координата	0 ... 150 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	$\pm 0,01$ mm
Привод, Y координата	EGC-80-TB
Система приводов, Y координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей
Промежуточная позиция, Y координата	Любое
Ход, Y координата	0 ... 1.500 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	$\pm 0,08$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	$\pm 0,08$ mm
Привод, X координата	EGC-80-TB
Система приводов, X координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей
Промежуточная позиция, X координата	Любое
Ход, X координата	0 ... 8.500 mm
Точность повторения в конечном положении, X координата	$\pm 0,08$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, X координата	$\pm 0,08$ mm